

PSSu BP 1/12 S-T

314618




PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 6 Anschlussebenen, 12 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte Umwelтанforderungen.

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Zulassung:	CE, UKCA, UL Recognized Component
Technische Daten	
Umweltdaten	
Betauung zulässig ?:	kurzzeitig
Zul. Betriebshöhe über NN:	5000 m
Mechanische Daten	
Gehäusematerial Unterteil:	PA
Gehäusematerial Oberteil:	PC
Anschlussklemme:	Schraubklemme
Klemmenart:	fest
Abmessung h:	155
Abmessung b:	12.6
Nettogewicht:	66
Bruttogewicht:	80
Umwelt	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	nein
REACH-Konformität:	enthält keine SVHC-Stoffe


WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85369095
UNSPSC 25:	39122331
EAN-Code:	4046548054347
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242603
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001598
Volumen:	0

Optionales Zubehör

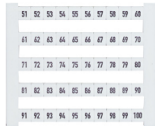

312960

PSSu A LA2 (10x50 pcs.)

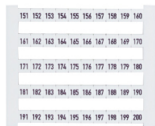


312962

PSSu A LA4 (10x50 pcs.)



312951

PSSu A ME1 (10x6 pcs.)

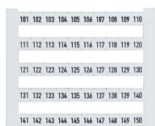

312961

PSSu A LA3 (10x50 pcs.)



312950

PSSu A ME0 (10x6 pcs.)

	312953	PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
	312952	PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
	312963	PSSu A SH S (10 pcs.)
	312955	PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
	312900	PSSu A ET (10 pcs.)
	312954	PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
	312957	PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
	312956	PSSu A ME6 (10x6 pcs.)
	314902	PSSu A EC-T



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312959

PSSu A LA1 (10x50 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)