


PSEN op4F-s-14-030/1

630741

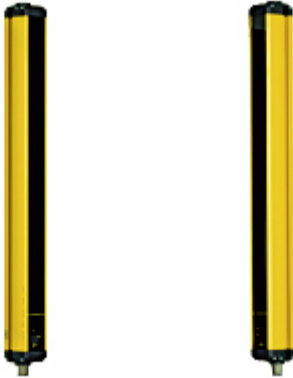

Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 300 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung:	CE, cULus Listed, TÜV, EAC
BWS-Typ:	4
Sensorprinzip:	optisch
Schutzfeldhöhe:	300 mm
Auflösung Schutzart:	Finger
Reichweite (m):	0.2 - 6 m

Technische Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung U1:	24 - 24 V
Art der Versorgungsspannung U1:	DC

Optische Daten

Genutzter Wellenlängenbereich:	950 nm
--------------------------------	--------

Halbleiterausgänge

Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
-----------------------	---

Umweltdaten

Umgebungstemperatur:	0 - 55 °C
Feuchtebeanspruchung nach Norm:	EN 60068-2-3
Feuchtebeanspruchung Angabe:	95 % r. F. at 40 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig

Schwingungen nach Norm ...:	EN 60068-2-6
Beschleun. Schock nach Norm 1:	10g
Norm Schutzart:	EN 60529
Schutzart Gehäuse:	IP65
Zeiten	
Ansprechzeit:	15 - 15 ms
Mechanische Daten	
Gehäusematerial Oberteil:	Aluminium
Abmessung h:	383.2 mm
Abmessung b:	32.3 mm
Abmessung t:	36.9 mm
Nettogewicht:	1740 g
Bruttogewicht:	2440 g
Umwelt	
RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	nein
REACH-Konformität:	enthält keine SVHC-Stoffe
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	46171620
EAN-Code:	4046548062076
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272704
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002549
Volumen:	0

Obligatorisches Zubehör



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630314

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m



630328

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m



630317

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m