


PSEN ix2 F8 code

535112

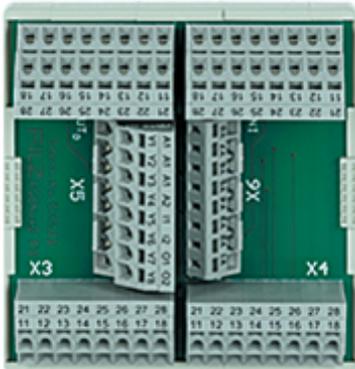

PSEN, répartiteur passif décentralisé pour montage en série, raccordement de 8 capteurs de sécurité max. (pouvant être montés en série), max. 3 PSEN ix2 F8 code avec max. 16 abonnés, transfert des informations de diagnostic, 96 x 93 x 57 mm (H x L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts, IP20.

Caractéristiques techniques

Données générales	
Homologation:	CE, UL/cUL
Données techniques	
Données électriques	
Type de tension de mesure U1:	DC
Environmental data	
Température d'utilisation:	-10 - -10 °C
Données mécaniques	
Bornier de raccordement:	Bornier à ressorts
Dimensions hauteur:	57 mm
Dimension largeur:	96 mm
Dimension profondeur:	93 mm
Poids net:	210 g
Poids brut:	220 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACH:	Sans substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

Données commerciales	
Harmonized System Code:	85389099
UNSPSC 25:	39122205
Code EAN:	4046548084320
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272492
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002594
Volume:	0