


PSEN opII4H-s-30-150

632069

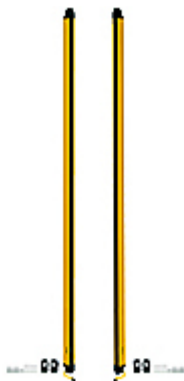

安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、死角なしの保護フィールド高さ1500 mm、供給電圧24 V コネクタ M12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブルは装置に付属していません。

技術的内容

一般的なデータ

認証:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC (ユーラシア)
ESPEタイプ:	4
センサ原理:	赤外線
保護フィールドの高さ:	1500 mm
分解能、保護等級:	ハンド
動作範囲 (m):	0.2 - 18 m

技術データ

電気データ

供給電圧 (V):	24 - 24 V
電源電圧U1のタイプ:	DC

光学データ

使用する波長範囲:	850 nm
-----------	--------

半導体出力

OSSD出力数:	2
----------	---

環境データ

使用周囲温度:	-25 - 60 °C
相対湿度・温度:	相対湿度95 %50 °C
結露耐性:	許可されていない
許容動作高度ASL:	2000 m

EMC試験の適用規格～:	IEC 61496-1
耐震性を指定する規格 ...:	EN 60068-2-6
衝撃規格1適合のブラケット:	Adv Bracket Kit
加速度衝撃の適用規格1:	40g
衝撃規格2適合のブラケット:	Adv Bracket Kit
加速度衝撃の適用規格2:	50g
衝撃規格3適合のブラケット:	スイベルマウント
時代	
応答時間:	11 - 11 ms
機械的データ	
曲げ半径 (設置時) K1:	5 x Ø
最大ケーブル長:	50 m
ハウジング素材:	アルミニウム
エンドキャップの素材:	Zn
前面スクリーンの素材:	PC
高さ:	1504 mm
幅:	35 mm
奥行き:	40 mm
実量:	4250 g
総重量:	6745 g
環境	
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
商用データ	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
EANコード:	4046548076561
ECLASSバージョン:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272704
ETIM Version:	ETIM-9.0

ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002549
ボリューム:	0

アクセサリ (オプション)



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



632509

PSEN opII protective column-195 Set



632508

PSEN opII protective column-165 Set



632503

PSEN opII protective column-165



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



632504

PSEN opII protective column-195

632011

PSEN opII mirror column-195 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m




632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632510

PSEN opII lockout

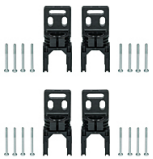

632015

PSEN opII Bracket Kit



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632014

PSEN opII Laserpointer



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m