


PSEN ix2 F8 code

535112

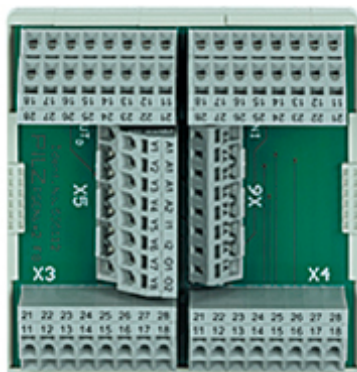

PSEN, decentrale passieve verdeler voor serieschakeling, aansluiting tot max. 8 veiligheidssensoren (geschikt voor serieschakeling), max. 3 PSEN ix2F8 code met max. 16 deelnemers, doorsturen van de diagnosegegevens, 96 x 93 x 57 mm (h x b x d), aansluittype veerkrachtklemmen, IP20.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, UL/cUL
Technische data	
Elektrische data	
Type nominale spanning U1:	DC
Milieugegevens	
Omgevingstemperatuur:	-10 - -10 °C
Mechanische gegevens	
Aansluitklem:	Veerkrachtklem
Afmeting hoogte:	57 mm
Afmeting breedte:	96 mm
Afmeting diepte:	93 mm
Nettogewicht:	210 g
Brutogewicht:	220 g
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	nee
REACH-naleving:	Bevat geen SVHC-stoffen
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85389099
UNSPSC 25:	39122205
EAN-code:	4046548084320
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27272492
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC002594
Volume:	0