


PSEN ix2 F8 code

535112

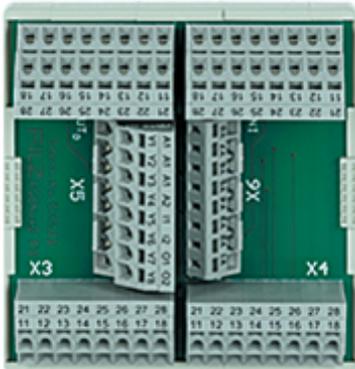

PSEN, distribuidor passivo descentralizado para conexão em série, conexão de até 8 sensores de segurança (podem ser conectados em série), máx. 3 códigos PSEN ix2 F8 com máx. 16 participantes, envio de informações de diagnóstico, 96 x 93 x 57 mm (A x L x P), tipo de conexão de terminais com força de mola, IP20.

Dados técnicos

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Dados gerais | |
| Homologação: | CE, UL/cUL |
| Dados técnicos | |
| Dados elétricos | |
| Tipo de tensão de operação U1: | CC |
| Dados ambientais | |
| Temperatura ambiente: | -10 - -10 °C |
| Dados mecânicos | |
| Terminal de conexão: | Terminal tipo mola |
| Dimensão altura: | 57 mm |
| Dimensão de profundidade: | 96 mm |
| Dimensão de profundidade: | 93 mm |
| Peso líquido: | 210 g |
| Peso bruto: | 220 g |
| Ambiente | |
| Diretiva RoHS: | 2011/65/UE, 2015/863/UE |
| Conformidade RoHS: | sim |
| Exceções RoHS: | não |
| Conformidade REACH: | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classificação (08/2018): | 5 devices (feed size < 50cm) |

| Dados comerciais | |
|------------------------------|---------------|
| Harmonized System Code: | 85389099 |
| UNSPSC 25: | 39122205 |
| Código EAN: | 4046548084320 |
| Versão ECLASS: | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS: | 27272492 |
| Versão ETIM: | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM: | EG000026 |
| Função de referência ETIM: | EC002594 |
| Volume: | 0 |